


PINS

TYPE	DIAMETER SIZE	MATERIALS
DOWEL SOFT PINS	1 TO 12	STAINLESS STEEL DIN 1.4305 ROCKWELL B75-95

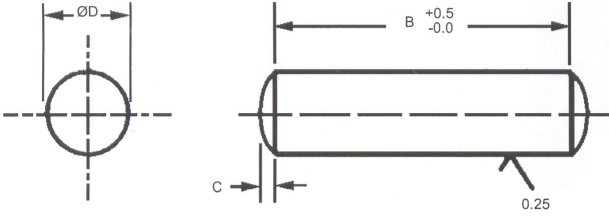

B	ØD=1	+0.009 +0.002	ØD=1.5	+0.009 +0.002	ØD=2	+0.009 +0.002	ØD=2.5	+0.009 +0.002
	C=0.15		C=0.23		C=0.30		C=0.40	
	STOCK NO.		STOCK NO.		STOCK NO.		STOCK NO.	
3	D10M-1		—		—		—	
4	D10M-2		D15M-2		D20M-2		D25M-2	
5	D10M-3		D15M-3		D20M-3		D25M-3	
6	D10M-4		D15M-4		D20M-4		D25M-4	
8	D10M-5		D15M-5		D20M-5		D25M-5	
10	D10M-6		D15M-6		D20M-6		D25M-6	
12	D10M-7		D15M-7		D20M-7		D25M-7	
14	D10M-8		D15M-8		D20M-8		D25M-8	
16	D10M-9		D15M-9		D20M-9		D25M-9	
18	D10M-10		D15M-10		D20M-10		D25M-10	
20	D10M-11		D15M-11		D20M-11		D25M-11	
24	D10M-12		D15M-12		D20M-12		D25M-12	
B	ØD=3	+0.012 +0.004	ØD=4	+0.012 +0.004	ØD=5	+0.012 +0.004	ØD=6	+0.015 +0.006
	C=0.45		C=0.63		C=0.75		C=0.90	
	STOCK NO.		STOCK NO.		STOCK NO.		STOCK NO.	
4	D30M-1		—		—		—	
5	D30M-2		D40M-2		D50M-2		—	
6	D30M-3		D40M-3		D50M-3		D60M-3	
8	D30M-4		D40M-4		D50M-4		D60M-4	
10	D30M-5		D40M-5		D50M-5		D60M-5	
12	D30M-6		D40M-6		D50M-6		D60M-6	
14	D30M-7		D40M-7		D50M-7		D60M-7	
16	D30M-8		D40M-8		D50M-8		D60M-8	
18	D30M-9		D40M-9		D50M-9		D60M-9	
20	D30M-10		D40M-10		D50M-10		D60M-10	
24	D30M-11		D40M-11		D50M-11		D60M-11	
28	D30M-12		D40M-12		D50M-12		D60M-12	
B	ØD=8	+0.015 +0.006	ØD=10	+0.015 +0.006	ØD=12	+0.018 +0.007		
	C=1.20		C=1.50		C=1.80			
	STOCK NO.		STOCK NO.		STOCK NO.			
12	D80M-1							
14	D80M-2		D100M-2		—			
16	D80M-3		D100M-3		—			
18	D80M-4		D100M-4		D120M-4			
20	D80M-5		D100M-5		D120M-5			
24	D80M-6		D100M-6		D120M-6			
28	D80M-7		D100M-7		D120M-7			
32	D80M-8		D100M-8		D120M-8			
36	—		D100M-9		D120M-9			
40	—		D100M-10		D120M-10			
50	—		—		D120M-11			

SOLD IN PACKAGES OF 10.